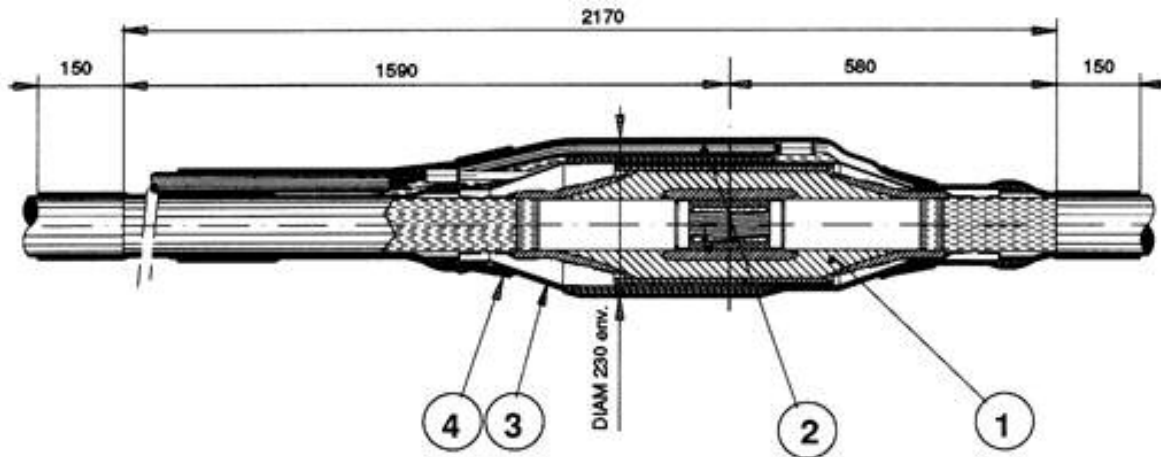


**JONCTION UNIPOLAIRE
PREMOULEE****JPP-245-CB****UTILISATION**

Raccordement en galerie ou chambre de jonction.
Mise à la terre par permutation d'écran.

CÂBLES

Câbles unipolaires isolation synthétique (PE, PR).
Conducteur cuivre ou aluminium.
Ecran semi-conducteur extrudé.
Ecran métallique plomb.
Tension d'isolement: 245 kV (Um).
Sections admissibles : 400 à 1600 mm².

DESCRIPTION

1. Corps de jonction moulé en élastomère.
2. Câble de terre concentrique.
3. Capot de protection métallique avec anneau isolant.
4. Gaine thermorétractable.

SPECIFICATIONS

NF C 33-061.

ASSURANCE QUALITE

Le système qualité adopté a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9002 - EN 29002.