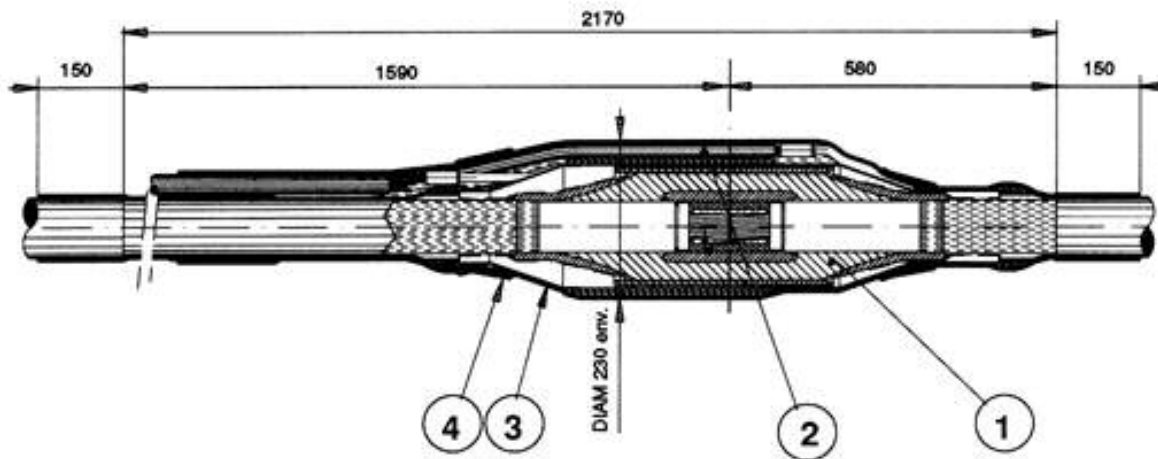


**JONCTION UNIPOLAIRE  
RUBANEE****JPP-245-CB****UTILISATION**

Raccordement en galerie ou chambre de jonction.  
Mise à la terre par permutation d'écran.

**CÂBLES**

Câbles unipolaires isolation synthétique (PE, PR).  
Conducteur cuivre ou aluminium.  
Ecran semi-conducteur extrudé.  
Ecran métallique plomb.  
Tension d'isolement: 245 kV (Um).  
Sections admissibles : 400 à 1600 mm<sup>2</sup>.

**DESCRIPTION**

1. Corps de jonction moulé en élastomère.
2. Câble de terre concentrique.
3. Capot de protection métallique avec anneau isolant.
4. Gaine thermorétractable.

**SPECIFICATIONS**

NF C 33-061.

**ASSURANCE QUALITE**

Le système qualité adopté a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9002 - EN 29002

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

