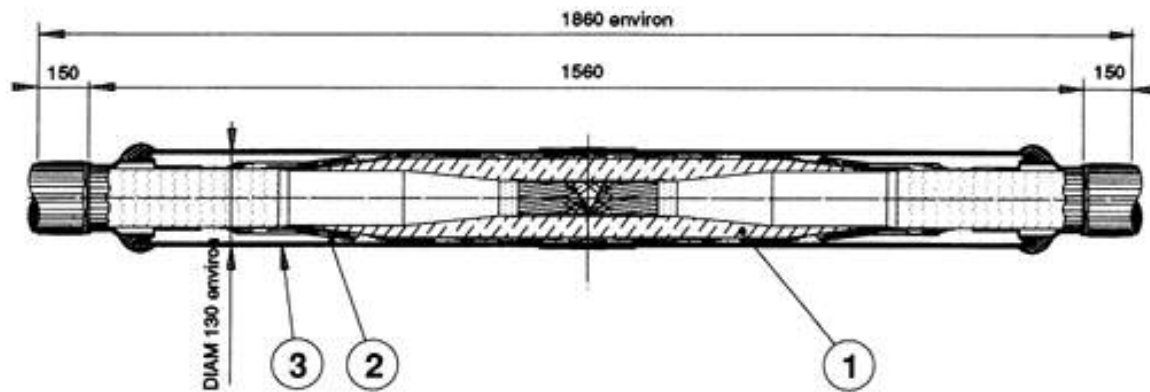


**JONCTION UNIPOLAIRE
RUBANEE****JPR-100****UTILISATION**

Raccordement en galerie ou chambre de jonction.

CÂBLES

Câbles unipolaires isolation synthétique (PE, PR).

Conducteurs cuivre ou aluminium.

Ecran semi-conducteur extrudé.

Ecran métallique plomb.

Tension d'isolement: 100 kV (Um)

Sections admissibles: 240 à 1600 mm².

DESCRIPTION

1. Reconstitution rubanée en EPR
2. Capot de protection.
3. Gaine thermorétractable.

SPECIFICATIONS

NF C 33-061.

ASSURANCE QUALITE

Le système qualité adopté a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9002- EN 29002.